


品番：EA639YB-14

品名：225kg トグルクランプ

	販売価格	3,760円(税抜)／4,136円(税込)		
	カタログ価格	3,760円(税抜)／4,136円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/12 13:35現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		0674ページ		

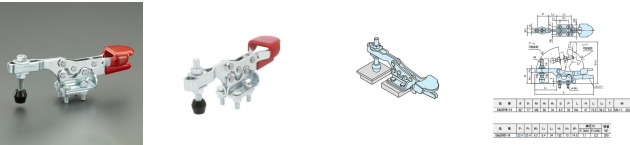

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H225U-L
全高	47～132mm	全長	184mm
取付金具サイズ	35×38.2mm	最大締付能力	225kg
アーム可動範囲	0～82°	レバー可動範囲	0～77°
質量	350g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム (CR)
横型トグルクランプ (ロック機構付)			
水平レバー・下方押え型			
RoHS対応品			