


品番：EA639YB-24

品名：350kg トグルクランプ

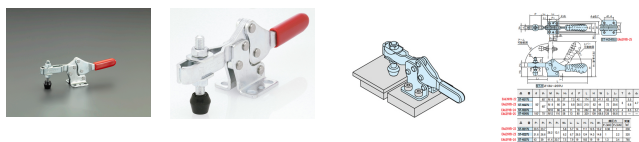

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,570円(税抜) / 2,827円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,570円(税抜) / 2,827円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/04 10:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0664ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-H237U |
| 全高 | 80~183mm | 全長 | 282mm |
| 取付金具サイズ | 58×57.2mm | 最大締付能力 | 350kg |
| アーム可動範囲 | 0~92° | レバー可動範囲 | 0~60° |
| 質量 | 760g | 材質 | 本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド:クロロブレンゴム(CR) |
| 横型トグルクランプ | | | |
| 水平レバー・下方押え型 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.