


品番：EA639YB-3

品名：50kg トグルクランプ

	販売価格	1,180円(税抜)／1,298円(税込)		
	カタログ価格	1,180円(税抜)／1,298円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/02 16:02現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		0674ページ		

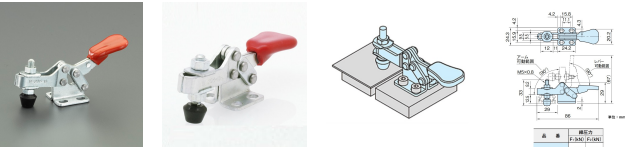

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H206U
全高	29～67mm	全長	86mm
取付金具サイズ	24.3×24.2mm	最大締付能力	50kg
アーム可動範囲	0～90°	レバー可動範囲	0～90°
重量	60g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム (CR)
横型トグルクランプ			
水平レバー・下方押え型			
RoHS対応品			

代替品

	品番 EA639YB-4 コメント クランプ位置(高さ)の違い
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.