
 


品番：EA639YB-4

品名：50kg トグルクランプ

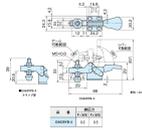

販売価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
カタログ価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/07/02 01:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0674ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H206HU
全高	29~67mm	全長	86mm
取付金具サイズ	24.3×24.2mm	最大締付能力	50kg
アーム可動範囲	0~90°	レバー可動範囲	0~90°
質量	60g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR)

横型トグルクランプ

水平レバー・下方押え型

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.