


品番：EA639YB-7

品名：50kg トグルクランプ

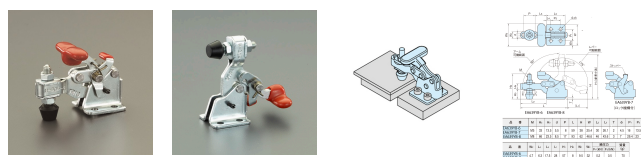

販売価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/03 08:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0663ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H305U-L
全高	38~57mm	全長	59~90mm
取付金具サイズ	25.4×26.1mm	最大締付能力	50kg
アーム可動範囲	0~92°	レバー可動範囲	0~166°
質量	70g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR)
横型トグルクランプ (ロック機構付)			
垂直レバー・下方押え型			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.