


品番：EA639YC-1

品名：300kg トグルクランプ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,750円(税抜) / 3,025円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,750円(税抜) / 3,025円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/07/04 09:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0664ページ | | |

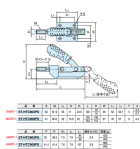

仕様

| | | | |
|-------------|--|-------|-------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-HTC603PS |
| 全高 | 87mm | 全長 | 122mm |
| 取付金具サイズ | 48.0×52.1mm | ストローク | 32mm |
| 最大締付能力 | 300kg | 質量 | 420g |
| 材質 | 本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ベース:SCM440(黒色粉体塗装) ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド:クロロプレンゴム(CR) シャフト:S45C(亜鉛メッキ) | | |
| 押し型トグルクランプ | | | |
| プッシュプル・横押え型 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.