
 


品番 : EA639YC-1

品名 : 300kg トグルクランプ

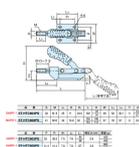

販売価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/23 03:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0674ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-HTC603PS
全高	87mm	全長	122mm
取付金具サイズ	48.0×52.1mm	ストローク	32mm
最大締付能力	300kg	質量	420g
材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ベース:SCM440(黒色粉体塗装) ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド:クロロプレンゴム(CR) シャフト:S45C(亜鉛メッキ)		
押し型トグルクランプ			
プッシュプル・横押え型			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.