
 


品番 : EA639YC-3

品名 : 400kg トグルクランプ

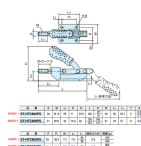

販売価格	3,390円(税抜) / 3,729円(税込)		
カタログ価格	3,390円(税抜) / 3,729円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/03 13:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0664ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-HTC608PS
全高	106mm	全長	155mm
取付金具サイズ	57.0×57.0mm	ストローク	41mm
最大締付能力	400kg	質量	880g
材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ベース:SCM440(黒色粉体塗装) ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド:クロロプレンゴム(CR) シャフト:S45C(亜鉛メッキ)		
押し型トグルクランプ			
プッシュプル・横押え型			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.