


品番：EA640XW-3

品名：[13個組] 絶縁工具セット

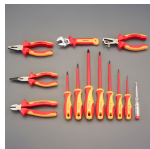

販売価格	33,200円(税抜) / 36,520円(税込)		
カタログ価格	33,200円(税抜) / 36,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/09 23:31現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0210ページ		



国際電気労働組合(IECC)認定絶縁工具
 適合 1000V 絶縁性能試験合格品として認定
 ことを意味します。本製品は1000Vの
 絶縁性能を有しています。
 ①の表示は電圧400V〜600Vの絶
 縁性能を有することを示し、絶縁性能
 試験に合格しています。
 絶縁性能(IECC)絶縁性能試験合格品
 として認定された絶縁工具として、IECC
 の承認を受けた絶縁性能試験として
 認定された絶縁工具として、絶縁性能
 試験に合格しています。

仕様

<セット内容>	13点セット ●170mmラジオペンチ ●170mmペンチ ●170mmニッパー ●170mmワイヤーストリッパー ●160mmモンキーレンチ ●(-)ドライバー:0.4×2.5、0.8×4、 1×5.5、1.2×6.5 ●(+)ドライバー:#1、#2、#3 ●140mm電圧テスター	ラジオペンチ	全長:170mm 重量:142g 切断能力:1.6mm(鉄線)
ペンチ	全長:170mm 重量:199g 切断能力:1.6mm(鉄線)	ニッパー	全長:170mm 重量:201g 切断能力:1.6mm(鉄線)
ワイヤーストリッパー	全長:170mm 重量:203g 皮むき能力:5mm 切断能力:10mm ^φ	モンキーレンチ	全長:160mm 重量:166g 最大口幅:20mm
(-)ドライバー	0.4×2.5mm(軸長:75mm) 0.8×4.0mm(軸長:100mm) 1.0×5.5mm(軸長:125mm) 1.2×6.5mm(軸長:150mm)	(+)ドライバー	#1(軸径:4.5mm、軸長:80mm) #2(軸径:6mm、軸長:100mm) #3(軸径:8mm、軸長:150mm)
電圧テスター	全長:140mm	材質	クロムバナジウム鋼
ケースサイズ	375(W)×75(D)×260(H)mm	重量	2.62kg

1000V絶縁

ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材

錆びにくく耐腐食性があり、耐久性があり長寿命です

クロムバナジウム鋼製のため、高硬度で靱性に優れています。

ケース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.