


品番：**EA640XW-4**

品名：[24個組] 絶縁工具セット

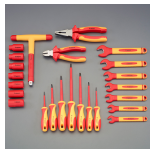

販売価格	75,900円 (税抜) / 83,490円 (税込)		
カタログ価格	75,900円 (税抜) / 83,490円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 04:25現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0210ページ		



仕様

<セット内容>	<p>24点セット</p> <ul style="list-style-type: none"> ●(1/2″)ソケット:10、11、12、13、14、17、19mm ●片口スパナ:10、11、12、13、14、17、19mm ●200mm(1/2″)T型ハンドル ●200mmペンチ ●160mmニッパー ●(-)ドライバー:0.4×2.5、0.8×4、1.0×5.5、1.2×6.5 ●(+)ドライバー: #0、#1、#2 	(1/2″)ソケット	<p>対辺:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10mm (外径:18mm、全長:55mm) 11mm (外径:20mm、全長:55mm) 12mm (外径:20.4mm、全長:55mm) 13mm (外径:21.5mm、全長:55mm) 14mm (外径:23mm、全長:55mm) 17mm (外径:26.3mm、全長:55mm) 19mm (外径:28.4mm、全長:55mm)
片口スパナ	<p>10mm、11mm (全長:140mm)</p> <p>12mm、13mm (全長:155mm)</p> <p>14mm (全長:160mm)</p> <p>17mm (全長:170mm)</p> <p>19mm (全長:190mm)</p>	T型ハンドル	<p>差込角:1/2″</p> <p>全長:200mm</p> <p>ハンドル幅:160mm</p> <p>重量:563g</p>
ペンチ	<p>全長:200mm</p> <p>重量:321g</p> <p>切断能力:2.0mm (鉄線)</p>	ニッパー	<p>全長:160mm</p> <p>重量:208g</p> <p>切断能力:1.6mm (鉄線)</p>
(-)ドライバー	<p>0.4×2.5 (軸長:75mm)</p> <p>0.8×4.0 (軸長:100mm)</p> <p>1.0×5.5 (軸長:125mm)</p> <p>1.2×6.5 (軸長:150mm)</p>	(+)ドライバー	<p>#0 (軸径:3mm、軸長:60mm)</p> <p>#1 (軸径:5mm、軸長:80mm)</p> <p>#2 (軸径:6mm、軸長:100mm)</p>
材質	クロムバナジウム鋼	ケースサイズ	420(W)×80(D)×310(H)mm

重量	4.1kg		
1000V絶縁			
ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用			
錆びにくく耐腐食性があり、耐久性があり長寿命です。			
クロムバナジウム鋼製のため、高硬度で靱性に優れています。			
ケース付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.