


品番：EA640ZR-11

品名：φ30x1200mm ゴムシールド管(7000V/KD型)

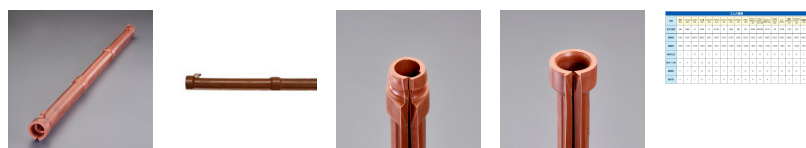

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,200円(税抜) / 18,920円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 17,200円(税抜) / 18,920円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/03 18:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0226ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                           |   |        |          |
|---------------------------|---|--------|----------|
| メーカー                      | 渡部工業  | 型番     | 340      |
| 用途                        | 高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に | 使用電圧   | 7000V以下  |
| サイズ                       | φ30×1200mm                                      | 重量     | 1.5kg    |
| 試験電圧                      | 20000V/分  | 定期自主検査 | 対象品      |
| 材質                        | 天然ゴム  | 構造     | KD型補強リブ付 |
| 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) |   |        |          |
| 両端接続型                     |   |        |          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.