


品番：EA642HB-8

品名：38mm/200mm モーターレンチ(ノスパ°-キング)

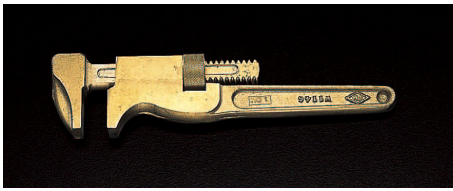

販売価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
カタログ価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/03 05:09現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0174ページ		



品質保証	
米職業安全衛生管理協会 (OSHA) / 全国防火協会 (NFPA) も推奨アンペコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。	
規格	ANSI S101.1 (1997)
材料	アルミニウム青銅
重量	635g
全長	200mm
最大口幅	38mm
特徴	ノスパ°-キング
用途	電気工事
製造国	アメリカ

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

### 仕様

全長	200mm	最大口幅	38mm
重量	635g	材質	アルミニウム青銅

米職業安全衛生管理局 (OSHA) / 全国防火協会 (NFPA) も推奨アンペコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

ノンマグネティック、防爆、防錆

### 代替品

	品番 EA642HC-12 コメント
--	-----------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.