


品番：EA642KK-340

品名：340g/30x355mm インジニアハンマー(ノンスパーク)

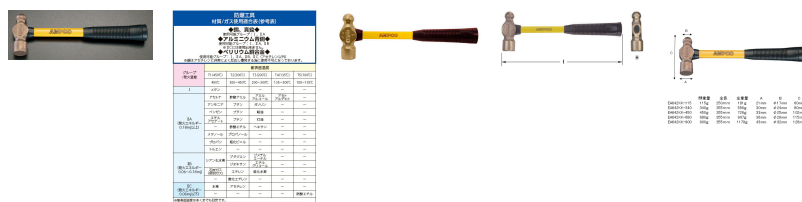

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,900円(税抜) / 16,390円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,900円(税抜) / 16,390円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/05/02 03:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0178ページ                      |      |   |



防爆・非磁性で耐食性にも優れています

### 仕様

|     |          |     |          |
|-----|----------|-----|----------|
| 柄材質 | ファイバーグラス | 頭材質 | アルミニウム青銅 |
| 頭重量 | 340g     | 全長  | 355mm    |
| 頭径  | 30mm     | 頭長  | 90mm     |
| 全重量 | 590g     |     |          |

米職業安全衛生管理局 (OSHA) / 全国防火協会 (NFPA) も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

アルミニウム青銅とは、銅を80～90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。

ノンマグネティック、防爆、防さび

ファイバーグラス柄(木製の約10倍の強度)+樹脂グリップ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.