


品番：EA643BA-41

品名：41mm 片目片口スパナ(ノスパ°-キング)

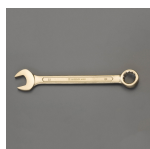

販売価格	27,100円(税抜) / 29,810円(税込)		
カタログ価格	27,100円(税抜) / 29,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 02:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



標準仕様	
12ポイント片目片口スパナ	
●15°タイプ	
●41mm開口	
●DIN3113	
品名	12ポイント片目片口スパナ
品番	EA643BA-41
規格	DIN3113
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC25-30
重量	1190g
全長	430mm
開口	41mm
角度	15°
ポイント	12ポイント
特徴	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
用途	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
認証	BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	41mm	全長	430mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1190g
硬度	HRC25-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3113		
12ポイント			
15°タイプ			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
靱性・耐久性に優れています。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.