 



品番：EA643BC-33

品名：10x12mm 両口スパナ(ノスパ°キング)



販売価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/01 21:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		

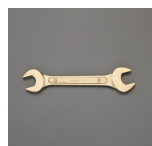

仕様書	
●規格・標準	
●寸法(単位:mm)	
●材質	
●表面処理	
品名	両口スパナ
品番	EA643BC-33
規格	ISO 6789
標準	ISO 6789
寸法	全長: 120mm 開口幅: 10mm 開口厚: 12mm
材質	アルミニウム青銅
表面処理	無処理
硬度	HRC20-35
重量	55g
引張強度	75-85kgf/mm ²
使用環境	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
特徴	精密な開口部により、ナットの摩耗を防ぎます。 高硬度と強力なトルクを実現します。 エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
認証	BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	10×12mm	全長	120mm
材質	アルミニウム青銅	重量	55g
硬度	HRC20-35	引張強度	75-85kgf/mm ²

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

精密な開口部により、ナットの摩耗を防ぎます。

高硬度と強力なトルクを実現します。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.