


品番：EA643BG-24

品名：24mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノスハ°キング)



販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/25 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		

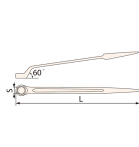

標準仕様		選定仕様	
材質	アルミニウム青銅	アルミニウム青銅	アルミニウム青銅
サイズ	24mm	24mm	24mm
全長	370mm	370mm	370mm
重量	360g	360g	360g
硬度	HRC20-30	HRC20-30	HRC20-30
規格	DIN837	DIN837	DIN837
特徴	シノ付・ノスハ°キング	シノ付・ノスハ°キング	シノ付・ノスハ°キング
用途	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
備考			

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	24mm	全長	370mm
材質	アルミニウム青銅	重量	360g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN837		

12ポイント

60°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.