


品番：EA643BG-32

品名：32mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノスハ°キング)



販売価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
カタログ価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 15:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		

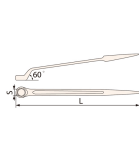

標準仕様		選定仕様	
材質	アルミニウム青銅	アルミニウム青銅	アルミニウム青銅
サイズ	32mm	32mm	32mm
全長	430mm	430mm	430mm
重量	600g	600g	600g
硬度	HRC20-30	HRC20-30	HRC20-30
規格	DIN837	DIN837	DIN837
引張強度	75-85kgf/mm ²	75-85kgf/mm ²	75-85kgf/mm ²
シノ付	あり	あり	あり
ノスハ°	60°	60°	60°
キング	あり	あり	あり
ベント形状	あり	あり	あり
防錆処理	あり	あり	あり
認証	BAM ATEX	BAM ATEX	BAM ATEX

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	32mm	全長	430mm
材質	アルミニウム青銅	重量	600g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN837		

12ポイント

60°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

人間工学に基づいたロングハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.