 



品番：EA643FC-10

品名：1/2"DRx10mm ソケット(ノスパ°キング)



販売価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
カタログ価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 13:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		

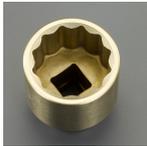

品名	規格	材質	重量	引張強度	硬さ	寸法
ノスパ°キング	1/2"DRx10mm	アルミニウム青銅	71g	75-85kgf/mm ²	HRC20-30	24mm

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

対辺	10mm	外径	24mm
全長	40mm	差込角	1/2" (12.7mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	71g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3120		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

面接触のためナットが削れるのを防ぎます。

薄肉設計で狭い場所にも適しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

