


品番：EA643FC-20

品名：1/2"DRx20mm ソケット(ノスパ-キング)

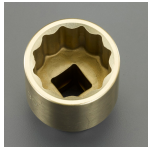

販売価格	6,860円(税抜) / 7,546円(税込)		
カタログ価格	6,860円(税抜) / 7,546円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 06:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



寸法表	
単位:mm	
※寸法は公差を考慮してください。	
※寸法は図面を参照してください。	
外径	26
全長	42
対辺	20
差込角	12.7
重量	105
材質	AL101-24
硬度	HRC20-30
規格	DIN3120
引張強度	75-85
耐腐食性	優れている
耐摩耗性	優れている
非磁性	優れている
防爆	優れている

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

対辺	20mm	外径	26mm
全長	42mm	差込角	1/2" (12.7mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	105g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3120		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

面接触のためナットが削れるのを防ぎます。

薄肉設計で狭い場所にも適しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

