 



品番：**EA643FC-8**

品名：1/2"DRx 8mm ソケット(ノスパ°-キング)



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,710円 (税抜) / 4,081円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,710円(税抜) / 4,081円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/03 13:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0183ページ | | |

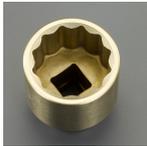

| 品名 | 規格 | 材質 | 重量 | 長さ | 外径 | 差込角 | 引張強度 | 硬度 | 規格 |
|----------|-------------|----------|-----|------|------|---------------|--------------------------|----------|---------|
| ノスパ°-キング | 1/2"DRx 8mm | アルミニウム青銅 | 70g | 40mm | 24mm | 1/2" (12.7mm) | 75-85kgf/mm ² | HRC20-30 | DIN3120 |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|----|----------|------|--------------------------|
| 対辺 | 8mm | 外径 | 24mm |
| 全長 | 40mm | 差込角 | 1/2" (12.7mm) |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 70g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 規格 | DIN3120 | | |

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

面接触のためナットが削れるのを防ぎます。

薄肉設計で狭い場所にも適しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

