


品番：EA643FD-29

品名：3/4"DRx29mm ソケット(ノスパ-キング)

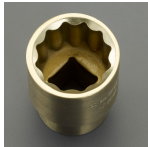

販売価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 05:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



寸法表	
単位: mm	
品名	ノスパ-キング
品番	EA643FD-29
規格	DIN3120
材質	アルミニウム青銅
外径	40
全長	55
対辺	29
差込角	3/4"
重量	320
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85
規格	DIN3120

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

対辺	29mm	外径	40mm
全長	55mm	差込角	3/4" (19.05mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	320g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
規格	DIN3120		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

円弧状の接点設計のため、ナットが削れるのを防ぎます。

薄肉設計で狭い場所にも適しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

