


品番：EA643GF-3

品名：55mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパークینگ)

|                                                                                   |         |                              |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|---|
|  | 販売価格    | 23,200円(税抜)／ 25,520円(税込)     |      |   |
|                                                                                   | カタログ価格  | 23,200円(税抜)／25,520円(税込)      |      |   |
|                                                                                   | 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/30 05:49現在) |      |   |
|                                                                                   | 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
|                                                                                   | カタログページ | 0180ページ                      |      |   |

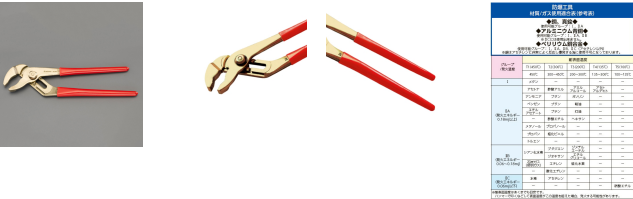

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

|                                                          |          |      |                          |
|----------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------|
| 全長                                                       | 300mm    | 最大開口 | 55mm                     |
| 材質                                                       | アルミニウム青銅 | 重量   | 600g                     |
| 硬度                                                       | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 |          |      |                          |
| 開口幅を調整できる多段階選択式により、しっかりと固定や保持できます。                       |          |      |                          |
| ハンドルはプラスチックコーティングされており、握り心地が快適です。                        |          |      |                          |
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。                                  |          |      |                          |
| BAM ATEX認証                                               |          |      |                          |