


品番：EA643GP-41

品名：4x0.8mm/ 75mm [-]ドライバー(ノスパークリング)

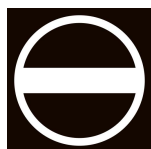

販売価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
カタログ価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 05:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



標準仕様	
先端サイズ	4.0x0.8mm
軸長	75mm
全長	159mm
重量	42g
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
落下防止コード取り付け可能	○
BAM ATEX認証	○

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

先端サイズ (刃幅×刃厚)	4.0×0.8mm	軸長	75mm
全長	159mm	材質	アルミニウム青銅
重量	42g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

落下防止コード取り付け可能

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.