


品番：EA688MD-2

品名：10-50N・m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

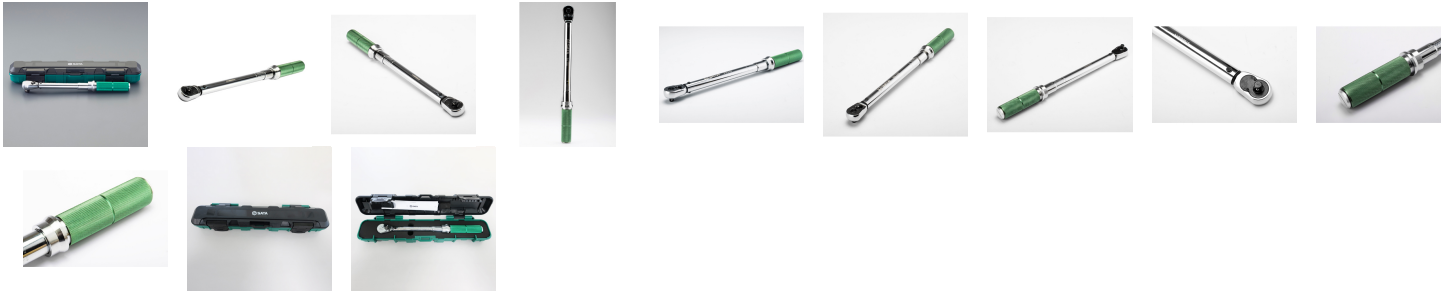

販売価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)			
カタログ価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/17 22:16現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

メーカー	SATA	型番	96310
差込角	3/8"	トルク範囲(N・m)	10～50
最小目盛(N・m)	0.5	全長(mm)	426
重量(g)	1400	精度	±3%
ラチェット部は左右切替式			
測定方向は右方向(時計回り)のみです			
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造			
アルミ合金ローレットハンドルで耐久性に優れています。			

代替品

	品番 EA723TA-2 コメント
--	-------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.