


品番：EA689SY

品名：[242個組]ツールワゴン付工具セット(トレ入)

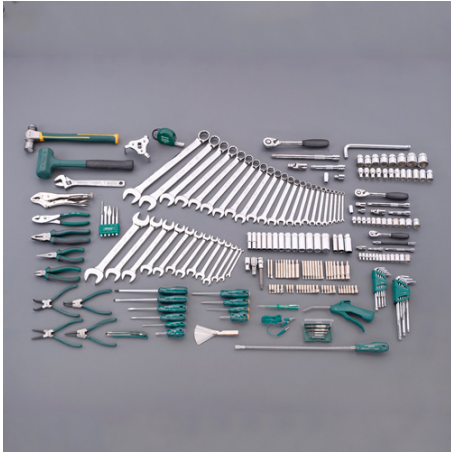

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 239,900円(税抜) / 263,890円(税込) | | |
| カタログ価格 | 239,900円(税抜) / 263,890円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/02 19:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0407ページ | | |



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

| | | | |
|--|--|-----------------|---|
| メーカー | SATA | 型番 | 09932 |
| ツールワゴンと4種類の型抜きトレイ付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレイ付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。 | | | |
| ツールワゴン | 770(W)×470(D)×896(H)mm | 引出し内寸 | 小:565(W)×400(D)×90(H)mm×4段 大:565(W)×400(D)×140(H)mm×2段 |
| 重量 | 54kg | ツールワゴン材質 | スチール |
| ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ | | | |
| 鍵2個付 | | | |
| <セット内容> | 242点 | (1/2")ソケット(6角) | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18 |
| (3/8")ディープソケット(6角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm | (3/8")ソケット(6角) | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18 |
| (1/4")ソケット(6角) | 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm | (1/4")ラチェットハンドル | 127mm |
| (3/8")ラチェットハンド | 203mm | (1/2")ラチェットハンド | 254mm |

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|
| ル | | ル | |
| (1/2")オフセットハンドル | 260mm | (1/4")エクステンションバー | 50・100mm |
| (3/8")エクステンションバー | 75・150mm | (1/2")エクステンションバー | 125・250mm |
| (1/4")ユニバーサルジョイント | 35mm | (3/8")ユニバーサルジョイント | 56mm |
| (1/2")ユニバーサルジョイント | 70.6mm | (1/4")フレキシブルエクステンションバー | 150mm |
| ソケットアダプター | 凸1/4"×凹3/8"・凸1/2"×凹3/8"・凸3/8"×凹1/2" | (3/8")スパークプラグソケット | 14・16・21mm |
| エキストラクターセット | 5本組 | ビット(六角シャンク5/16" 全長30mm) | (+):#1・#2・#3 (-):5.5・6.5・8・10・12mm Hex:4・5・6・7・8・10・12mm TORX(イジリ止付): T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T XZN:M5・M6・M8・M10・M12 |
| ビット(六角シャンク5/16" 全長70mm) | (+):#2 (-):8mm Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm TORX: T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 XZN: M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16 | ビットアダプター | 5/16" (Hex)×3/8" (sq)・5/16" (Hex)×1/2" (sq) |
| 片目片ロスパナ | 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm | 7・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm | 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm |
| 穴用スナップリングプライヤー | 175mm・175mm(90°) | 軸用スナップリングプライヤー | 175mm・175mm(90°) |
| ラジオペンチ | 160mm | ニッパー | 160mm |
| ペンチ | 200mm | コンビネーションプライヤー | 200mm |
| ロッキングプライヤー(カーブジョー) | 250mm | (+)ドライバー | #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2 |
| (-)ドライバー | 6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm | マグネットピックアップツール | 512mm |
| 六角棒レンチ(ボールポイント付) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | TORXキーレンチ | T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T |
| ボンチ | 5本セット | (1/2")オイルパン用ビットソケット | M16・17mm |
| ボールピンハンマー | 680g | メジャー | 19mm×5m |
| モンキーレンチ | 250mm | 無反動ゴムハンマー | 1050g |

| | |
|-------------|-------|
| 検電ドライバー | |
| エアブロー | |
| カッターナイフ | |
| フィルターゲージセット | |
| オイルフィルターレンチ | |
| L型ハンドル | 260mm |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.