


品番：EA689SZ

品名：[217個組]ツールワゴン付工具セット(トレ入)

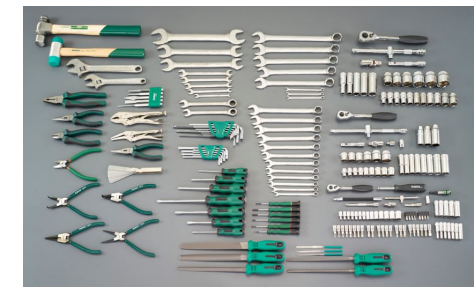

|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 195,000円(税抜)／214,500円(税込)    |      |    |  |
| カタログ価格  | 195,000円(税抜)／214,500円(税込)    |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/03 00:28現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |  |
| カタログページ | 0413ページ                      |      |    |  |



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

ツールワゴンと12種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴン引出し(上部3段)には1段につき工具セットが3セットぴったりと収まります

仕様

|          |                             |                  |                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー     | SATA                        | 型番               | ※ESCOオリジナルセット品                                                                                                                                         |
| ツールワゴン   | 770×470×896(H)mm            | 引出し内寸            | 小:565(W)×400(D)×90(H)mm×3段<br>大:565(W)×400(D)×140(H)mm×2段                                                                                              |
| ツールワゴン材質 | スチール製                       | 重量               | 53kg                                                                                                                                                   |
| トレサイズ    | 375(W)×180(D)×45(H)mm       | トレ材質             | ポリエチレン                                                                                                                                                 |
| ワゴンキャスター | 自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2 | ワゴン耐荷重           | 200kg                                                                                                                                                  |
| 鍵2本付     |                             |                  |                                                                                                                                                        |
| 〈セット内容〉  | 217点                        | (1/4")ソケットレンチセット | 差込角1/4"<br>ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm<br>ディープソケット(6角):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm<br>ビットソケット:(+):#1、#2、#3、(-):4・5.5・6.5mm |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | ポジドライブ: #1、#2、#3<br>TORX: T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40<br>Hex: 3・4・5・6・7・8mm<br>ビット(全長25mm): (+): #0、#1、#2、#3、(-): 3・4・5・6mm<br>ラチェットハンドル: 143mm、ドライバーハンドル: 150mm、<br>エクステンションバー: 50mm、100mm、フレキシブルエクステンションバー: 150mm、<br>T型スライドハンドル: 105mm、ユニバーサルジョイント: 33.5mm、<br>マグネットビットホルダー: 65mm、ビットアダプター: 5mm(1/4" hex×1/4" sq) |
| (3/8")ソケットレンチセット | 差込角3/8"<br>ソケット(6角):<br>8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm<br><br>ディープソケット(6角):<br>10・11・12・13・14・15・17・19mm<br>スパークプラグソケット:<br>16・18・21mm<br>ラチェットハンドル: 200mm、エクステンションバー: 250mm、<br>ロッキングエクステンションバー: 75mm、ユニバーサルジョイント、<br>ビットアダプター: 1/4" Hex×3/8" sq、<br>ソケットアダプター: 1/4" 凸×3/8" 凹・3/8" 凸×1/2" 凹 | (1/2")ソケットレンチセット | 差込角1/2"<br>ソケット(6角):<br>10・11・12・13・14・15・16・17・18・19<br><br>ディープソケット(6角):<br>10・13・17・19・22mm<br>ラチェットハンドル: 250mm、エクステンションバー: 250mm、<br>ロッキングエクステンションバー: 125mm、ユニバーサルジョイント: 68mm、<br>ソケットアダプター: 1/2" (凸)×3/8" (凹)                                                                                                      |
| 両口スパナセット         | 両口スパナ:<br>6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・12×22×24・24×27・30×32mm<br><br>ギアレレンチ: 13・14mm                                                                                                                                                                                                                         | 片目片口スパナセット       | 5.5・6・7・20・21・22・23・24mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 片目片口スパナ&キーレンチセット | 片目片口スパナ(12ポイント):<br>8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm<br><br>六角棒レンチ(ボールポイント付): 1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm<br>トルクスキーレンチ(イジリ止付):<br>T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50                                                                                                                                    | プライヤーセット         | ラジオペンチ: 160mm、ニッパー: 160mm、<br>ニッパー(バネ付): 150mm、ペンチ: 200mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| スナップリングプライヤーセット  | 穴用スナップリングプライヤー(175mm): ストレートタイプ、90°タイプ<br>軸用スナップリングプライヤー(175mm): ストレートタイプ、90°タイプ                                                                                                                                                                                                                           | モンキーレンチ&プライヤーセット | ラジオペンチ: 159mm、モンキーレンチ: 200mm・250mm、<br>ロッキングプライヤー(カーブジョー): 186mm、<br>ロッキングプライヤー(ロングノーズ): 169mm                                                                                                                                                                                                                          |
| ドライバーセット         | 【マイナスドライバー(先端・軸径)】<br>3.0×0.7mm(軸長: 75mm)<br>5.0×1.1mm(軸長: 75mm)<br>6.0×1.4mm(軸長: 100mm)<br>【プラスドライバー(先端・軸径)】                                                                                                                                                                                              | やすりセット           | 【やすり(全長315mm・中目)】<br>平: 刃長200mm、幅20×厚み5mm<br>半丸: 刃長200mm、幅19×厚み6mm<br>丸: 刃長200mm、φ7.5<br>角: 刃長200mm、幅8×厚み8mm                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | #0×3.0mm(軸長:75mm)<br>#1×5.0mm(軸長:75mm)<br>#2×6.0mm(軸長:100mm)<br>#3×8.0mm(軸長:150mm)<br>【精密プラスドライバー(先端・軸径)】<br>#000×1.98mm(軸長:40mm)<br>#0×1.98mm(軸長:50mm)<br>【精密マイナスドライバー(刃幅×刃厚)】<br>1.0×0.3mm(軸長:40mm)<br>2.0×0.4mm(軸長:50mm)<br>2.4×0.5mm(軸長:50mm)<br>3.0×0.6mm(軸長:50mm)        |  | 三角:刃長200mm、幅14.5×厚み12.5mm<br><br>【ダイヤモンドやすり(全長140mm・粒度#140)】<br>平、先細丸、先細半丸:刃長50mm |
| ハンマー&ピンポンチセット                                                     | センターポンチ:φ4×120mm、テーパーピンポンチ:φ3×120mm、ピンポンチ:φ4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mm、シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm、ボールピンハンマー、プラスチックハンマー |  |                                                                                   |
| ツールワゴンと12種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴン引出し(上部3段)には1段につき工具セットが3セットぴったりと収まります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                   |

#### 代替品

|                                                                                    |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|  | 品番   | EA689SZ-1A  |
|                                                                                    | コメント | 仕様をご確認ください。 |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.