


品番：EA701BC-9

品名：-33/ +180° C 放射温度計

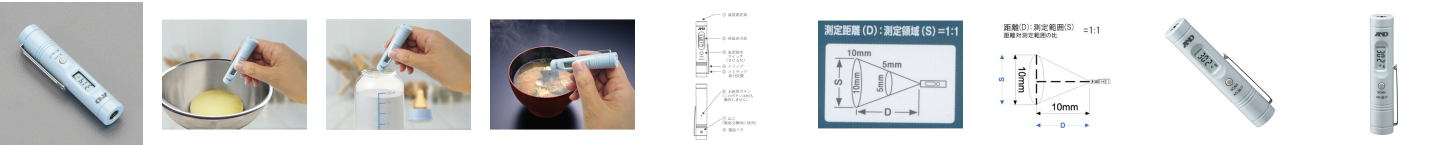

販売価格	2,400円(税抜)／2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜)／2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2024/05/24 06:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0835ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5617
測定範囲	−33〜180℃	距離係数	1：1
分解能	0.2℃(−9.8〜180℃)、 1℃(その他の範囲)	測定精度	±2.5％または±2.5℃の大きい方(0℃ 以上)、 ±4.2℃(0℃未満)
機能	オートパワーオフ(約15秒)	電源	LR44×2個(付属)
サイズ	20(W)×17(D)×86(H)mm	重量	23g(電池含む)
放射率	0.95(固定)	再現性	0.2℃(25℃の場合)、0.8℃(その他)
応答速度	1秒(90%)	使用温湿度範囲	0〜50℃、80%RH以下(結露なきこ と)
保存温湿度範囲	−20〜65℃、80%RH以下 (結露なきこと、電池は必ず外してくだ さい)	電池寿命	約30時間(連続使用時)
付属品	ストラップ、ペンホルダー	最小測定範囲	φ10mm

小型で軽量設計、携帯に便利。

食品の保存温度、表面温度管理に、機械や設備機器の点検に

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.