


品番 : EA701BG-12

品名 : -40/ +400°C 表面センサー(マグネット付)

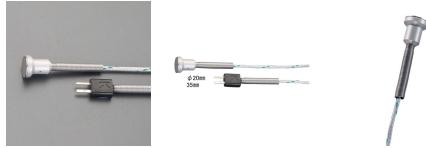

販売価格	52,000円(税抜) / 57,200円(税込)		
カタログ価格	52,000円(税抜) / 57,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/15 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		



#### 仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	06024892
仕様	高温の金属表面計測用	測定範囲	-40~+400°C(K熱電対)
精度	±2.5°C	センサー部	Φ 21×75mm
重量	72g	吸着力	10n
インターフェイス	プラグ熱電対		
1.47m固定ケーブル付			
マグネット付 金属表面温度プローブ。			
センサー精度:クラス2(K熱電対)			
EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、 EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ・AK用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.