



品番 : EA701BG-13

品名 : -40/+1000°C 芯温センサー(フレキシ型)

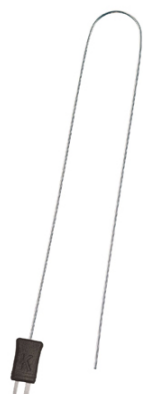

販売価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 03:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		

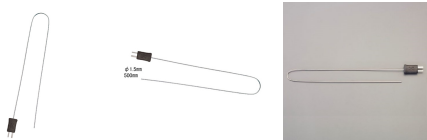

#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	06025792
測定範囲	-40~+1,000°C(K熱電対)	精度	±1.5°C
センサー部サイズ	φ 1.5×500mm	応答速度	5秒
重量	12g	インターフェイス	プラグ熱電対
フレキシブル浸漬/芯温センサー			
針金タイプ			
センサー精度: クラス1(K熱電対)			
自由に曲げられるK熱電対用TCアダプタ付き測定チップは、素早く温度を測定したい場合に最適です。			
EA742DS, EA742DT, EA742GB-81, -82, EA701AP-4, EA701X-21, EA743AK-1, -2, -100A 旧EA701AJ・AK用			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.