


品番 : EA701BG-13

品名 : -40/+1000°C 芯温センサー(フレキ型)

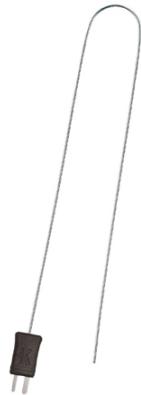

販売価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/15 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		



仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	06025792
測定範囲	-40~+1,000°C(K熱電対)	精度	±1.5°C
センサー部サイズ	φ 1.5×500mm	応答速度	5秒
重量	12g	インターフェイス	プラグ熱電対

フレキシブル浸漬/芯温センサー

針金タイプ

センサー精度: クラス1(K熱電対)

自由に曲げられるK熱電対用TCアダプタ付き測定チップは、素早く温度を測定したい場合に最適です。

EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、

EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A

旧EA701AJ・AK用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.