


品番 : EA701BG-5

品名 : -40/ +400° C 表面用センサー

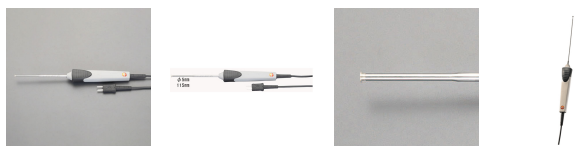

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,800円(税抜) / 14,080円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 12,800円(税抜) / 14,080円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/06 00:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0797ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |                              |          |               |
|----------|------------------------------|----------|---------------|
| メーカー     | テストー (testo)                 | 型番       | 06021993      |
| 測定範囲     | -40~+400°C(K熱電対)             | 精度       | ±2.5°C ※液体浸漬時 |
| センサー部サイズ | φ5×115mm(グリップ除く)、先端:<br>φ6mm | 応答速度     | 30秒           |
| 重量       | 114g                         | インターフェイス | プラグ熱電対        |
| 防水       | K熱電対 防水型ワイドヘッド表面温度<br>プローブ   |          |               |

センサー精度: クラス2(K熱電対)

1.2m固定ケーブル付

シャフトが頑丈で、先端がφ6mmのフラットヘッドになった表面温度プローブです。

液体中の測定に最適です。

EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、  
EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A  
旧EA701AJ・AK用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

