


品番：EA701BG-5

品名：-40/ +400° C 表面用センサー

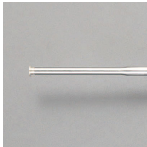

販売価格	14,000円(税抜)／ 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/06 15:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0810ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	06021993
測定範囲	-40～+400℃(K熱電対)	精度	±2.5℃ ※液体浸漬時
センサー部サイズ	φ5×115mm(グリップ除く)、先端：φ6mm	応答速度	30秒
重量	114g	インターフェイス	プラグ熱電対
防水	K熱電対 防水型ワイドヘッド表面温度プローブ		
センサー精度: クラス2(K熱電対)			
1.2m固定ケーブル付			
シャフトが頑丈で、先端がφ6mmのフラットヘッドになった表面温度プローブです。			
液体中の測定に最適です。			
EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、 EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ・AK用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

