


品番：EA701BG-8

品名：-40/ +800° C 速応芯温センサー

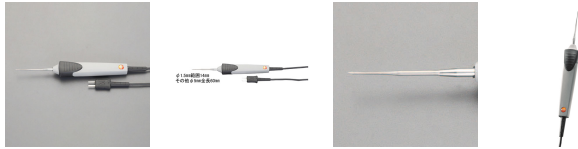

販売価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/18 23:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	06022693
測定範囲	-40~+800°C(K熱電対)	精度	±1.5°C
センサー部サイズ	φ5×60mm(グリップ除く)、先端: φ1.5mm	応答速度	3秒
重量	150g	保護等級	IP54
材質	プラスチック		
1.2m固定ケーブル付			
センサー精度: クラス1(K熱電対)			
高速応答防水浸漬芯温プローブ、ペースト状や半固体、液体、大気中の温度を測定。			
プローブ先端部は極めて細く、応答速度3秒で素早く温度を測定します。			
IP54の防水仕様なので測定中に水が飛び散っても問題なくお使いいただけます。			
EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、 EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ・AK用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

