


品番：EA701XC-7

品名：-60° /+550° C 放射温度計(防水型)



販売価格	13,800円(税抜)／ 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/26 00:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0819ページ		

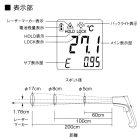

仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	IR-310WP
測定範囲	-60～550 °C	距離係数	12:1
センサータイプ	赤外線センサー	分解能	・0.1℃ (－9.9～199.9℃) ・1℃ (それ以外)
測定精度	±2%rdgまたは±3℃の大きい方	サンプリング	約1回/秒
表示	3.5桁LCD	放射率	0.10～1.00 (0.01単位で調整可)
レーザークラス	クラス2(JIS C6802 (2014))	レーザー出力	1mW以下
使用温湿度	0～50℃、70%RH以下 (但し、結露のないこと)	保存温湿度	－20～60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと/電池は必ず外して下さい。)
サイズ	43(W)×117(D)×144(H)mm	重量	約195g (電池含む)
材質	樹脂	電源	単4電池×2本(付属)
電池寿命	約250時間	防塵・防水	IP54
用途	手では触れない所や、届かない場所の温度測定に (トランス、モーター、エアコンの吹き出し口、炉、金型など)	機能	・ホールド ・最大/最小・平均値表示 ・Hi/Loアラーム設定 ・リラティブ (温度差比較) ・オートパワーオフ (約1分) ・バックライト

			・LOCK(連続測定)機能 ・REL(偏差)機能 ・レーザーマーカー機能
付属品	取扱説明書(保証書付)	校正	可
手にフィットして使いやすいガンタイプデザイン			
三脚取付ねじ無し			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.