

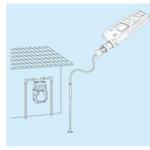


品番：EA702G-2A

品名：[都市ガス/410A]ガス検知器

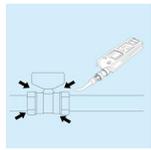

販売価格	106,000円(税抜) / 116,600円(税込)		
カタログ価格	106,000円(税抜) / 116,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/04 00:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

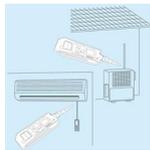

新コスモス電機

●危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をして下さい。

型番	XP-702III-F		
代替フロンと可燃性ガス切替式			
検知ガス	都市ガス(13A)/R410A	検知可能濃度	都市ガス:10ppm、 フロンガス: 30ppm
採取原理	熱線型半導体式	応答速度	3秒以内 (フロンガスは除く)
検知表示	ブザーの継続およびランプの点滅	電源	単3電池×2本(付属)
連続使用時間	12時間	サイズ	38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)
重量	約190g(電池・レザーケースを含む)	防爆構造	本質安全防爆(レザーケース装着の場合)
IP値	22(レザーケース装着時)	使用温湿度	-20~+50℃、30~85%RH以下(結露なきこと)
付属品	レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3アルカリ乾電池×2本		

電池残量や警報音・操作音のON/OFFがわかりやすいLCD表示

アラームランプを2箇所を搭載

アタッチメントの角度が自在に変化

ポンプ復旧スイッチを搭載

ガス排気モードをオート化

付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入下さい。

●検知方式による特長…

吸引式：周囲のエアを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。

拡散式：プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。

赤外線式：新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。

代替品



品番 EA702G-2B
コメント 変更点:照明ランプ 搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.