


品番：EA707CA-10A

品名：1-1000V・1200V/AC・DC 電圧テスター

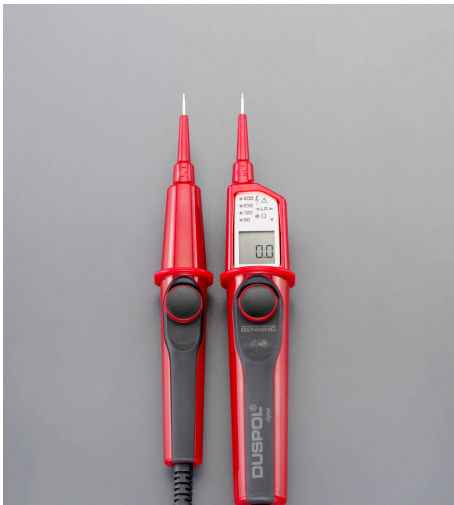

販売価格	7,600円(税抜)／8,360円(税込)		
カタログ価格	7,600円(税抜)／8,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/04 21:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

公称電圧範囲	AC:1V～1,000V(真の実効値)、 DC:1V～1,200V	公称周波数範囲	f:15～1,000Hz
電圧範囲	AC:6V～1,000V(真の実効値)、 DC:1V～1,200V、 分解能:0.1V単位(198.9Vまで)、 1V単位(199V以上)	電圧範囲(低ボルト)	6V以下、 AC/DC1.0～11.9V、 分解能:0.1V単位
抵抗	0.1～300kΩ	機能	AC/DCのロードテスト、 導通テスト、極性テスト、 位相・相順テスト、 ダイオードテスト
バックライト、バイブレーション機能付			
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	ハンドルL1:28(W)×38(D)×235(H) mm(各最大部)、 ディスプレイハンドルL2:44(W)×47 (D)×260(H)mm(各最大部)
重量	256g(電池含む)	ケーブル長	約1,000mm
IP65			
真の実効値が測定できます。			

代替品

--	--



品番 EA707DL-2
コメント 検知範囲:12~690V

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.