


品番：EA707CJ-13

品名：3.0m テストリード(巻取り式・マグネット付)

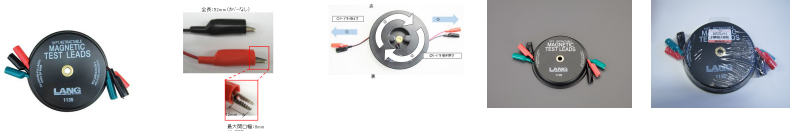

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,730円(税抜) / 7,403円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,730円(税抜) / 7,403円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/04/30 03:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0783ページ | | |




マグネット付で壁に固定する事ができ、任意の長さまで引っ張り、保持することができます
使用時に混線させないために、リードを巻取ることができます

仕様

| | | | |
|------------------------------|------|-------|--------------------------------|
| 定格電圧 | 600V | 定格電流 | 10A (リードを全て引き出していない状態では最大6Aまで) |
| 全長 | 3m | 最大開口幅 | 8mm |
| ワニ口クリップ | | | |
| 18ゲージ銅線 | | | |
| マグネット付き | | | |
| 自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。 | | | |
| リードを混線させずに使用できる巻き取り式 | | | |

代替品

| | |
|---|---|
|  | 品番 EA707CJ-19 コメント 仕様ご確認ください |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.