


品番 : EA707DN-11

品名 : AC6.6KV/DC0.6-7.0KV 電車線用高圧検電器

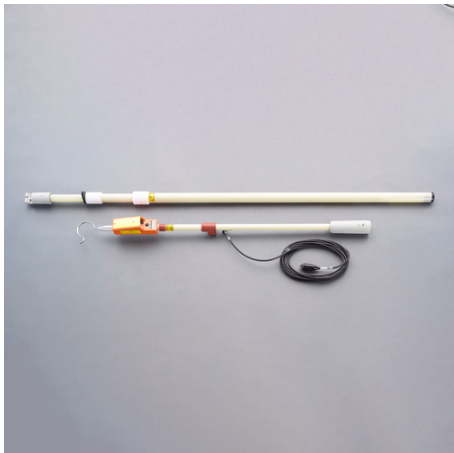

販売価格	234,000円(税抜) / 257,400円(税込)		
カタログ価格	234,000円(税抜) / 257,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 02:24現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0771ページ		



#### 仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HS-1.5NJ
検電範囲	AC: 6600V DC: 600~7000V	定格動作開始電圧	AC: 2000V±20% DC: 400V±20%
電源	9V電池×1個(付属)	全長	1100~4500mm
重量	3140g	付属品	収納袋、クリップ式接地線(7m)
接地方式	クリップ式	周波数(AC)	50/60Hz
動作表示	発光: 8000lxの明るさの中で確認可能 発音: 断続音	絶縁耐力	検知部と接地端子間: AC14000V 5分間
漏洩電流	耐圧試験時の漏洩電流: 1mA以下		

音と光で動作表示

直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器

伸縮・継足タイプの絶縁棒を組合せ、伸長時4.5m

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

