


品番 : EA707G-20

品名 : アナログマルチテスター

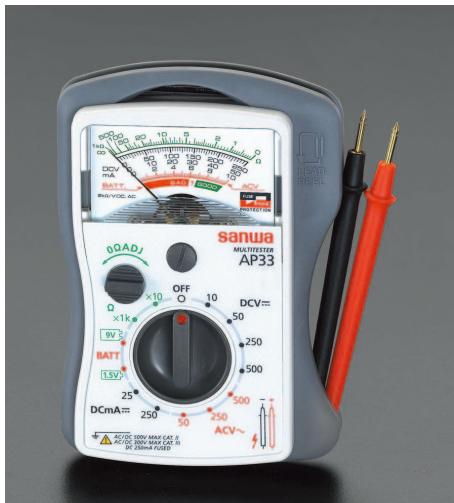

販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 12:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0774ページ		



仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	AP33
仕様	本体	直流電圧	10/50/250/500V(2kΩ/V)
交流電圧	50/250/500V(2kΩ/V)	直流電流	25/250mA
抵抗	10K/1MΩ	許容差	<ul style="list-style-type: none">● 直流電圧:±5%以内● 交流電圧:±5%以内● 直流電流:±5%以内● 抵抗:目盛長の±3%以内
バッテリーチェック	1.5V/9V	周波数特性	AC50Vレンジ 40Hz～10kHz:変動値±3%以内
電源	R03(単4形乾電池)×1	内蔵ヒューズ	F0301(0.5A/250VΦ5×20mm)×1
サイズ	87(W)×30(D)×126(H)mm	重量	約185g
-testid	全長:約0.6m ピン先:13mm	付属品	<ul style="list-style-type: none">● 取扱説明書● ピンキャップ
メーター	可動コイル形、ピボット式	使用温湿度範囲	5～40°C 80%RH以下
使用環境	最高2000m以下、屋内使用		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
薄型			

小型ポケットサイズ

ナイロンを編込んだテスストリード採用。巻き取り、引っ張りによる断線を軽減

テスストリード巻取り収納式

落下に強い衝撃吸収ラバー

2種類のバッテリーチェック付

国際安全規格 IEC61010 CAT. II 500V, CAT. III 300V

家電製品の電圧測定や導通テスト、電灯線の電圧や各種電池電圧の測定に適します。

代替品



品番 EA707G-19A

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.