


品番：EA708AD-6

品名：クランプメーター(デジタル)

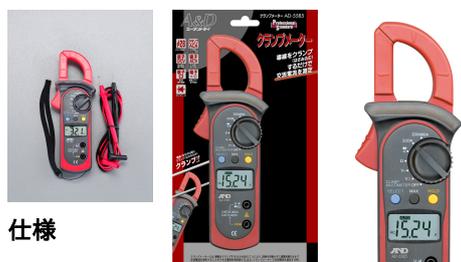

販売価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/29 04:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5585
交流電流	2/20/200/400A(交流) 精度:±(2.0%rdg+5dgts)(最高確度)	直流電圧	レンジ:200m/2/20/200/600V 精度:±(0.8%rdg+1dgts)(最高確度)
交流電圧	レンジ:2/20/200/600V 精度:±(1.2%rdg+5dgts)(最高確度)	抵抗	200/2k/20k/200k/2M/20MΩ 精度:±(1.0%rdg+2dgts)(最高確度)
機能	導通チェック、ピークホールド、 データホールド、ダイオードテスト	クランプ径	約φ28mm(楕円)
電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	約150時間(アルカリ電池使用)
サイズ	76(W)×30(D)×208(H)mm	重量	約200g(電池除く)
導通テスト	約50Ω以下でブザー音	付属品	テストリード、ストラップ、 モニター用電池、取扱説明書
1999カウント表示			
オートレンジ切り替え			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

