
 
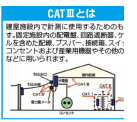

 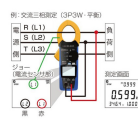


品番：EA708BW-11

品名：クランプ電力テスター(デジタル)

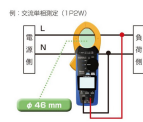

販売価格	82,900円(税抜) / 91,190円(税込)		
カタログ価格	82,900円(税抜) / 91,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0787ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	CM3286-50
仕様	本体	測定項目	交流電流、交流電圧、周波数、単相有効電力、単相皮相電力、単相無効電力、単相力率、単相ゼロクロス位相角、平衡三相有効電力、平衡三相無効電力、平衡三相皮相電力、平衡三相力率、平衡三相ゼロクロス位相角、単相有効電力量、検相
測定ライン	単相,三相(平衡, 波形歪み無し)	交流電流	6/60/600A
交流電圧	600V	電力レンジ	[単相]0.005kW~360.0kW 基本確度:±2.0% rdg.±7dgt.(50/60Hz 力率=1) [平衡三相3線]0.020kW~623.5kW 基本確度:±3.0% rdg.±10 dgt.(50/60Hz 力率=1) [平衡三相4線]0.040kW~1080kW 基本確度:±2.0% rdg.±3dgt.(50/60Hz 力率=1)
クランプ内径	φ46mm	高調波	【ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)装着時】電圧,電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
電源	単4電池×2本(付属)	連続使用時間	約25時間

サイズ	65(W)×35(D)×241(H)mm	ジョー寸法	92(W)×18(D)mm
重量	450g	防塵・防水性	IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時) IP50(保管時)
定格	CATIV 600V、CATIII 1000V	付属品	・接続コード×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書 ・使用上の注意
その他機能	[位相角]進み-180.0°～遅れ179.9°、 [力率]-1.000～ 1.000 波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示		

4つのパラメータを同時に表示

電力5 W、電流60 mAから測れる電力計
60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能

電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能

スピーディーな測定をサポートする操作系

ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録 (ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)装着時)

Z3210ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.