


品番：EA708KC-1A

品名：クランプメーター(デジタル)

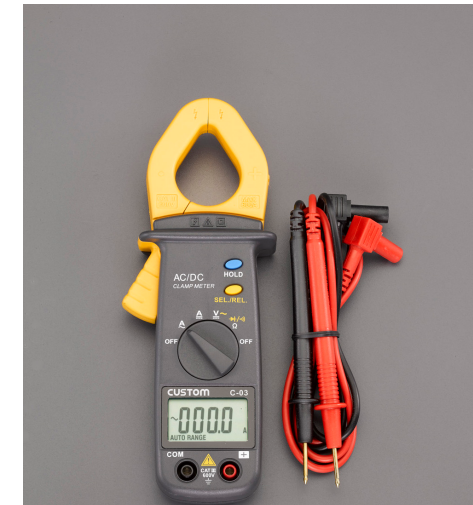

販売価格	18,200円(税抜)／ 20,020円(税込)		
カタログ価格	18,200円(税抜)／20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/18 16:53現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	C-03
交流・直流電流	●レンジ 400/600A ●分解能 0.1A/1A ●確度 400A:±(1.8%rdg+10dgt) 600A:±(1.0%rdg+5dgt)	交流電圧	●レンジ 4V/40V/400V/600V ●分解能 0.001V/0.01V/0.1/1V
直流電圧	レンジ:400mV 分解能:0.1mV 確度:±(0.75%rdg+3dgt) レンジ:4V 分解能:0.001V 確度:±(1.0%rdg+3dgt) レンジ:40V 分解能:0.01V 確度:±(1.0%rdg+3dgt) レンジ:400V 分解能:0.1V 確度:±(1.0%rdg+3dgt) レンジ:600V 分解能:1V 確度:±(1.0%rdg+3dgt)	表示	3.5桁LDC表示、4000カウント
レンジ切替	オートレンジ	最大測定導体径	φ 30mm
極性表示	自動“-”符号のみ表示	サンプリング	3回/秒

オートパワーオフ	約30分(解除可能)	使用温湿度	0～+50℃、80%RH以下 (但し結露のないこと)
保存温湿度	-10～+60℃、70%RH以下	付属品	収納ケース、テストリード×1組
校正	一部校正可(ACAは500Aまで)	導通チェック	レンジ:400Ω 分解能:0.1Ω ※ブザーレスシュールド:100Ω以下
ダイオードチェック	レンジ:1.0V 分解能:0.001V 確度:±(10.0%rdg+5dgt)/開放電圧 約1.5V	機能	交流電流測定、直流電流測定、 交流電圧測定、直流電圧測定、 抵抗測定、導通チェック、 ダイオードチェック、 データホールド、 ゼロ調整、オートパワーオフ
サイズ	71(W)×37(D)×190(H)mm	重量	約220g(電池含む)
電源	単4電池×2本(付属)	抵抗	レンジ:400Ω 分解能:0.1Ω 確度:±(1.0%rdg+5dgt) レンジ:4kΩ 確度:±(1.0%rdg+5dgt) 分解能:0.001kΩ レンジ:40kΩ 確度:±(1.0%rdg+5dgt) 分解能:0.01kΩ レンジ:400kΩ 分解能:0.1kΩ 確度:±(1.0%rdg+5dgt) レンジ:4MΩ 分解能:0.001MΩ 確度:±(3.0%rdg+5dgt) レンジ:40MΩ 分解能:0.01MΩ 確度:±(5.0%rdg+5dgt)

直流・交流の電圧、抵抗、導通、ダイオードチェックのできるクランプメータです。

比較測定機能も搭載。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番 EA708KC-1B コメント 変更点:デザイン、付属品
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

