


品番：EA708SC-1

品名：ミニクランプメーター

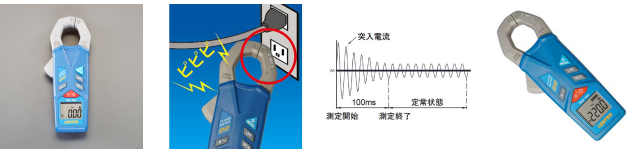

販売価格	9,500円(税抜)／10,450円(税込)			
カタログ価格	9,500円(税抜)／10,450円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/06 15:14現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0793ページ			



仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	CN1701B
測定機能	交流電流、突入電流、非接触電圧検知	交流電流	40A/400A
確度	±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz)	最小分解能	0.01A
電源	単4電池×2(付属)	クランプ最大開口	φ 23mm
サイズ	59(W)×27.5(D)×149(H)mm	重量	約140g
ローパスフィルター	160Hz以上の周波数をカット	突入電流測定	5A以上を検出後、100ms以内のピーク電流を捕捉
非接触電圧検知	電圧検知でレベル表示およびブザー音	使用回路電圧	AC500V以下
安全規格	EN61010 CATⅢ600V	その他機能	・突入電流測定 ・非接触電圧検知機能 ・ローパスフィルター機能 ・データホールド ・オートパワーオフ(約15分)
付属品	・ソフトケース ・取扱説明書		
真の実効値測定可能			
コンパクトで多機能なポケットクランプメーター。実効値測定可能。			
暗所でも読み取りやすいバックライト付き液晶画面			

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.