


品番：EA710DB-1

品名：クランプ式接地抵抗計(Bluetooth内蔵)



販売価格	173,000円(税抜) / 190,300円(税込)		
カタログ価格	173,000円(税抜) / 190,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/17 01:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0803ページ		

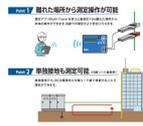

仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	MET-10X
測定機能	接地抵抗、交流電流(負荷電流・漏れ電流)サージインピーダンス	測定方式	CTクランプ方式
接地抵抗	10Ω 0.10Ω~10.00Ω/0.01Ω 100Ω 10.0Ω~100.0Ω/0.1Ω 1000Ω 100.0Ω~500.0Ω/0.1Ω 500Ω~1000Ω/1Ω	精度	0.10~1.00Ω:±0.1Ω 1.00~10.00Ω:±0.5Ω 10.0~50.0Ω:±2.0Ω 50.0~200.0Ω:±5.0Ω 200.0~300.0Ω:±20.0Ω 300.0~500.0Ω:±30.0Ω
電源	単3電池×4本(付属) ※ACアダプタ(別売)	CT内径	φ34mm
サイズ	本体:190(W)×42(D)×140(H)mm 検出用CT:90.5(W)×38(D)×165(H)mm 注入用CT:90.5(W)×38(D)×165(H)mm	重量(g)	本体:約450 検出用CT:約460 注入用CT:約440
注入周波数	3kHz~200kHz	注入電圧	約160mV P-P
通信	Bluetooth 4.2 Class 2	機能	・データホールド ・オートパワーオフ ・オーバー表示 ・電池電圧低下表示
メモリ機能	200件	付属品	・キャリングケース

- ・検出用CT
- ・注入用CT
- ・補助リード線

Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計

接地線にクランプしてボタンを押すだけの簡単操作

スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、離れた位置(最長約10m)での操作やデータの保存が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.