


品番：EA711GD-15

品名：多回路配線チェッカー(24回路)

		販売価格		308,500円(税抜)／ 339,350円(税込)	
		カタログ価格		308,500円(税抜)／339,350円(税込)	
		在庫数		最新在庫: 0 （2025/06/06 12:23現在）	
商品入数		1	販売単位	ST	
カタログページ					

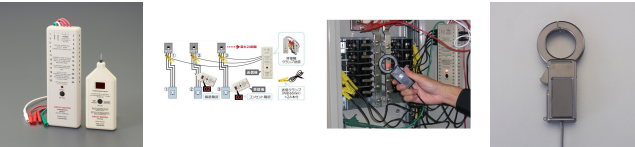

仕様

メーカー	グッドマン (GOODMAN)	型番	CMT24DS+CC33
サイズ	送信機:76×226×31mm 受信機:68×151×25mm CC-33:内径 φ 33mm	重量	送信機:380g 受信機:160g
電源	006P型ニッケル水素充電電池	適応電圧	送信機:0～300VAC/DC 受信機:0～600VAC/DC
電流値	送信機:平均90mA 受信機:平均35mA	作動温度	-18℃～50℃
付属品	送信クランプ×24、ワニロクリップ×5、 充電器セット		

非接触送受信で被膜の上から探索でき、作業時間を大幅に短縮できます。

HUBや分配機にクランプするだけで端末識別ができます！

0V無電圧線から300Vまで全ケーブルに対応可能で、データ回線の現用線でも通信データに支障なく運用できます！

通常のクランプは内径が6mmですが、別途付属のCC33送信クランプを使用すると、33mmまで拡張する事ができます。

