


品番：EA712GE-2A

品名：6000m ケーブル測長・診断機(充電式)

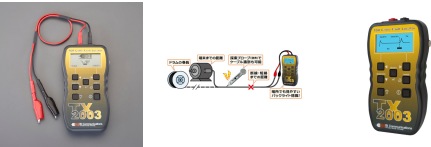

販売価格	165,600円(税抜)／182,160円(税込)		
カタログ価格	165,600円(税抜)／182,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 21:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0784ページ		



仕様

メーカー	グッドマン (GOODMAN)	型番	TX2003S
測定距離	6000m	精度	±1%
防水・防塵	IP54	電源	6V(単3ニッケル水素充電電池×4本)
サイズ	165×90×37mm	重量	350g
電池寿命	約60時間(連続スキャン)	オートパワーオフ機能	1・2・3分設定 もしくは解除
付属品	赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース		
高精度TDRケーブル診断.測長機			
事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる			
ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断			
断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断			
最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長			
端末は機器接続.解放.短絡でも計測			
表示される波形の形状で診断内容がわかります。			
経済的な充電式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.