
品番: EA715AD-11

品名: 400g(0.01g) 電子はかり

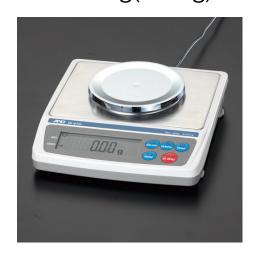

販売価格	41,800円 (税抜)/ 45,980円(税込)				
カタログ価 格	41,800円(税抜)/45,980円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/27 02:57現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0771ページ				















仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	EK-410i
秤量	400g	最小目盛	0.01g
最大計数量(個)	40,000	電源	AC100V(ACアダプター)
載皿サイズ	φ110mm	計量皿材質	SUS304
個数モード	最大計測数:40,000個 計数可能最小単位質量:0.01g サンプル数:5、10、25、50または100 個	パーセントモード	100%登録最小質量:1g パーセント最小表示:0.1%
サイズ	190(W)×218(D)×55(H)mm	重量	約1.1kg
バッテリ動作時間	約9時間(バックライトオフ時)	表示書換時間	10回/秒
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付 (文字高16mm)	再現性	0.01g(標準偏差)
直線性	±0.02g	感度ドリフト	±20ppm/℃ (10℃~30℃)
使用温湿度範囲	-10℃~40℃、85%RH以下(結露し ないこと)	校正分銅(出荷時設定)	400g

RS-232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)

高分解能モデル

g・%・個数の3モード切換表示		
バックライト付大型液晶		
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付		
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載		
GLP·GMP·GCP·ISO対応出力		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.