



品番：EA715AD-12

品名：600g(0.01g) 電子はかり

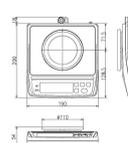

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 46,000円(税抜) / 50,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 46,000円(税抜) / 50,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/30 12:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0759ページ | | |

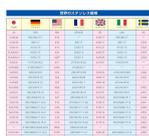

仕様

| | | | |
|-----------|---|-------------|-----------------------------------|
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | EK-610i |
| 秤量 | 600g | 最小目盛 | 0.01g |
| 最大計数量(個) | 60,000 | 電源 | AC100V(ACアダプター) |
| 載皿サイズ | φ110mm | 計量皿材質 | SUS304 |
| 個数モード | 最大計測数: 60,000個 計数可能最小単位質量: 0.01g サンプル数: 5、10、25、50または100個 | パーセントモード | 100%登録最小質量: 1g パーセント最小表示: 0.1% |
| サイズ | 190(W)×218(D)×55(H)mm | 重量 | 約1.1kg |
| バッテリー動作時間 | 約9時間(バックライトオフ時) | 表示書換時間 | 10回/秒 |
| 表示 | 7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm) | 再現性 | 0.01g(標準偏差) |
| 直線性 | ±0.02g | 感度ドリフト | ±20ppm/°C (10°C~30°C) |
| 使用温湿度範囲 | -10°C~40°C、85%RH以下(結露しないこと) | 校正分銅(出荷時設定) | 600g |

RS-232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)

高分解能モデル

g・%・個数の3モード切替表示

バックライト付大型液晶

「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.