
 
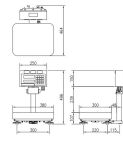


品番：EA715AG-63

品名：30kg(5g) 防水・防塵台はかり



販売価格	109,000円(税抜) / 119,900円(税込)		
カタログ価格	109,000円(税抜) / 119,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/23 00:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0761ページ		

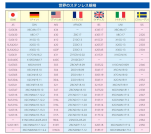

#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FS-30Ki
秤量	30kg	最小目盛	2g/5g/10g(内部設定により変更可能)
載皿サイズ	380×300mm	防塵・防水	IP65
機能	コンパレータライト標準装備、テンキー付き	サイズ	380(W)×464(D)×496(H)mm
測定方式	電気抵抗線式(ロードセル式)	表示モード	g、kg
電源	電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)	重量	14.9kg
材質	SUS304	表示	重量表示:7セグメントLCD/文字高(18.6mm)バックライト付き アナログバー表示:60 エレメントLCD バックライト付き 比較結果: HI(黄)/OK(緑)/LO(赤) LED
応答速度	約1秒	電源ケーブル	1.5m
付属品	取扱説明書	再現性(標準偏差)	0.005kg
直線性	±0.01kg	スバンドリフト	±20ppm/°C(5°C~35°C)

使用温湿度範囲	-10℃~40℃、85%RH以下	校正重量(初期値)	30kg
バックライト液晶表示			
最小目盛は内部設定により変更可能です。			
2電源方式			
アナログバー表示(60分割表示)			
3色の判定用コンパレータライト内蔵 テンキー入力による上下限値の簡単設定、ブザー音量47dB(本体正面1mでの測定)			
防塵・防水仕様 ステンレス(SUS304)製ボディ			
1秒の高速測定で計量効率大幅アップ			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.