


品番：EA715AG-7A

品名：220kg(0.02- 0.1kg) 台はかり(内蔵ﾌﾟﾘﾝﾀ付)

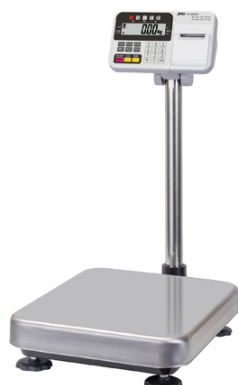

販売価格	118,100円(税抜) / 129,910円(税込)		
カタログ価格	118,100円(税抜) / 129,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 13:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0761ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	HV-200KCP
※注意※	【一部お客様組立品】	秤量/最小目盛	60kg/0.02kg(20g) 150kg/0.05kg(50g) 220kg/0.1kg(100g)
最大計測個数	110,000個	防塵・防水	IP65(計量台)
載皿サイズ	390(W)×530(D)mm	機能	3色5段階コンパレータライト、テンキー付、加算・累計、個数計、風袋引き、オートテア、バックライト
外形サイズ	390(W)×746(D)×750(H)mm	電源	AC100V又は単1電池×4本(別売)
オートテア機能	自動的に風袋引きをしながら、次々と一定範囲の重さを計り取ることができます。	表示項目	kg・個数(pcs)
重量	17kg	材質	計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイキャスト)
応答速度	約1秒	付属品	表示部ビニール保護カバー、六角レンチ、ACアダプタ、取扱説明書

サンプル数	5個(10, 20, 50, 100個 切替可能)	表示	バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26mm)
表示書換回数	10回/秒	再現性(標準偏差)	0.02・0.05・0.1kg
直線性	±0.02・±0.05・±0.1kg	スバンドリフト	±20ppm/°C typ. (5°C~35°C)
電池寿命	約1200時間(アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時	使用温湿度範囲	-10°C~40°C 85%RH以下(結露しないこと)
ケーブル長	2.5m		

内蔵プリンタ付き(感熱紙使用)

物流現場、出荷管理、生産ラインで様々な使い方に対応

表示部は上向きに4段階調整可能

テンキーによる簡単な設定可能  
(上限値・下限値をコマンドで入力も可能)

見やすい3色5段コンパレータライト

バックライト液晶表示

3倍働くとリプルレンジ

計量台から表示部までのケーブル長:2.5m

ポール取り外し可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.